


# MP 포인트 코트 후크


## 팝업 후크




### H 하우스 스타일 (옷걸이 모양 있음, I=2)

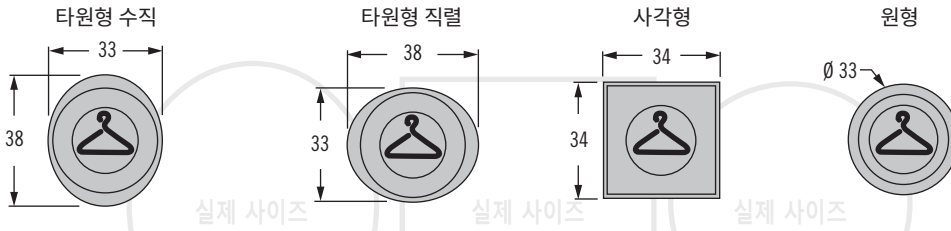

### H 하우스 스타일 (옷걸이 모양 없음, I=3)

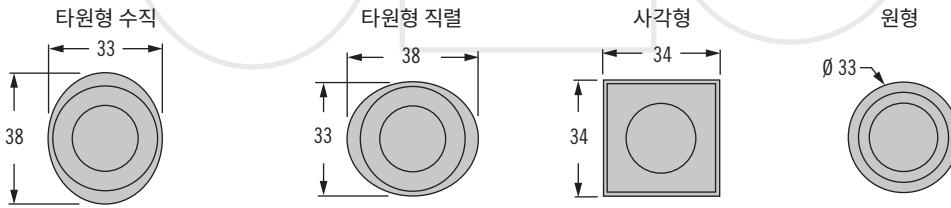

### H 하우스 스타일 (헤드폰 모양 있음, I=4)

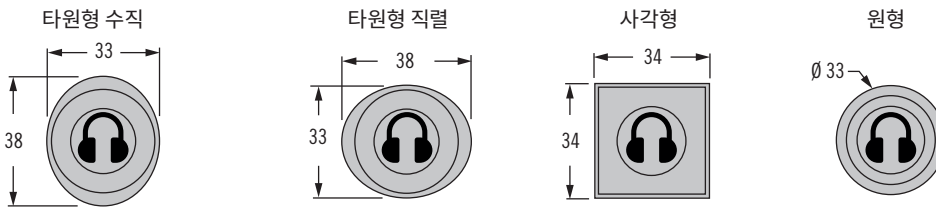

- 평면형 팝 아웃 후크
- 평면형 또는 장착 너트 설치
- 내식성 재질

#### 재질 및 마감처리


하우스: 유리섬유 강화 나일론, 검정색

플랜지 및 후크: 아연합금, 도금


#### 설치 주의 사항

마운팅 너트에 걸리는  
최대 조임 토크: 2 N·m


#### 장착 너트

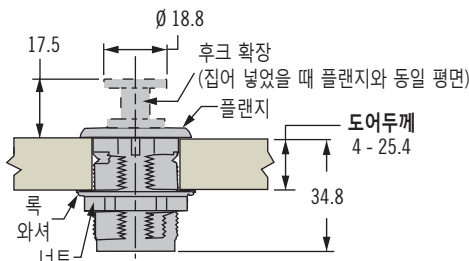


#### 스냅-인 버전

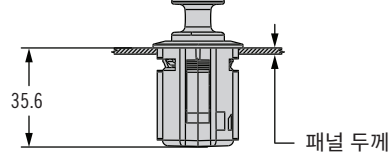

#### 장착 너트

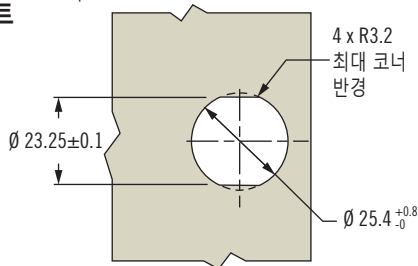

#### 스냅-인 설치

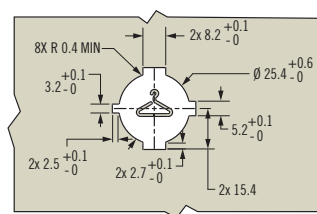

#### 제품 번호 선택

#### H 하우스 스타일

- 11 타원형 수직
- 12 타원형 직렬
- 21 사각형
- 31 원형

#### I 이미지

- 2 옷걸이
- 3 공란
- 4 헤드폰

MP - 07 - **H** **I** - **F** **K** - **P**

#### F 플랜지 마감처리

- 1 크롬 도금
- 2 광택 크롬 도금
- 3 브러쉬 표면처리 니켈 도금
- 5 검정색 분말 코팅

#### K 노브 마감 처리

- 1 크롬 도금
- 2 광택 크롬 도금
- 3 브러쉬 표면처리 니켈 도금
- 5 검정색 분말 코팅 (I=3 공란)

#### P 패널 두께 (스냅-인 만)

- 없음 장착 너트 4-25.4
- 0 스냅-인 1.1-2.9
- 1 스냅-인 2.9-5.3
- 2 스냅-인 5.3-7